


真空パッド VAS-8-M5-S

部品番号: 12612

FESTO

内径3mmチューブ用バープニップル

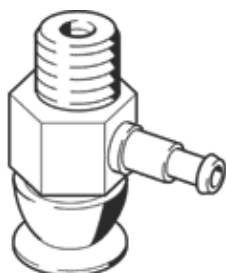

データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
真空パッド径	8 mm
吸着盤の有効径	5.5 mm
ポート位置	At the side
構造	真空ポート横 標準形
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
周囲温度	-20 ... 60 °C
破壊力: 真空圧の70%	1.6 N
公称作動圧力の保持力	1.6 N
取付ネジ	M5
真空パッド取付	M5
真空接続ポート	PK-3
色	透明
ショア硬度	60 +/- 5
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質	RoHS対応
材質 吸着盤	TPE-U(PU)