


バンプ L 継手 LCN-1/4-PK-6

製品番号: 12959

FESTO

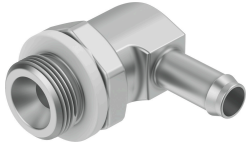

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--------------------------------|
| 呼び径 | 4.9 mm |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| エア接続ポート 1 | 雄ねじ G1/4 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径8mm用 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | アルミ 亜鉛加圧鋳造 |