


# アダププレート VABA-S6-7-S2-3-P-N1

部品番号: 1302085

廃番予定品

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

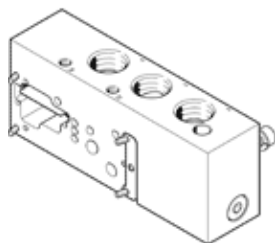

## データシート

特長	値
幅	60 mm
取付方向	任意
最大バルブコイル数	26
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	2,600 g
外部パイロット接続ポート12	1/8 NPT
外部パイロット接続ポート14	1/8 NPT
エア接続ポート 1	1 1/2 NPT
エア接続ポート 3	1 1/2 NPT
エア接続ポート 5	1 1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material plate	鍛造アルミ合金
Material screws	鋼 亜鉛メッキ