


Yコネクタ CRQSY-16

部品番号: 130661
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

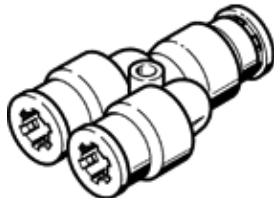

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 8.2 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | Y-shape |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -15 ... 120 °C |
| 質量 | 121 g |
| 出力数 | 2 |
| 供給配管数 | 1 |
| 使用配管 | PFAN |
| エア接続ポート 1 | 外径16mmのチューブ用 |
| エア接続ポート 2 | 外径16mmのチューブ用 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | ステンレス |
| Material release ring | ステンレス |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |
| Thrust ring material | ステンレス |