


ワンタッチテーパーコネクタ QSMT-B-M5-4-20

部品番号: 130905
廃番予定品

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

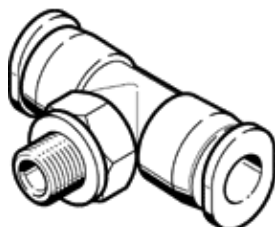

データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	2.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	20
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	4.3 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	M5 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 4mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス