

Yコネクタ QSY-B-6-4-20


部品番号: 130960

廃番予定品

レデューサ

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

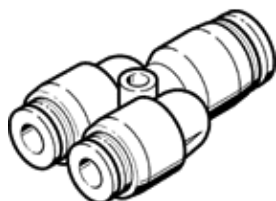

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.1 mm
取付方向	任意
容器サイズ	20
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	9.6 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	外径6mmのチューブ用
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 4mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス