


# ワンタッチテーパーコネクタ QST-B-8-20

部品番号: 130975  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

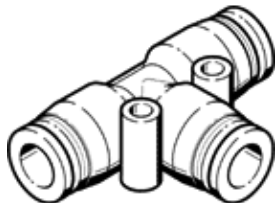

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.8 mm
取付方向	任意
容器サイズ	20
構造	押しきの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	15 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	外径8mmのチューブ用
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 8mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス