


ワンタッチコネクタ QS-B-1/4-6-I-20

部品番号: 130994
廃番予定品

FESTO

内部六角ソケット、雄ネジ
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

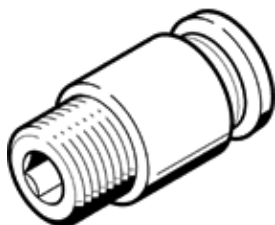

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 3.7 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 20 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 最大締付トルク | 12 Nm |
| 質量 | 15 g |
| エア接続ポート 1 | R1/4 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 6mm |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | 真鍮 ニッケルメッキ |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質 チューブパッキン | NBR |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |