


# ワンタッチエルボ QSML-B-M7-6-20

部品番号: 132109  
廃番予定品

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

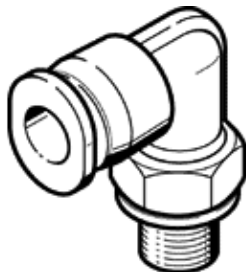

## データシート

| 特長                 | 値                             |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ                | MINI                          |
| オリフィス径             | 2.4 mm                        |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ    | シールリング                        |
| 取付方向               | 任意                            |
| 容器サイズ              | 20                            |
| 構造                 | 押引きの原理                        |
| 温度範囲での作動圧力         | -0.95 ... 10 bar              |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC        | 1                             |
| 周囲温度               | -10 ... 60 °C                 |
| 認証                 | Germanischer Lloyd            |
| 最大締付トルク            | 2 Nm                          |
| 質量                 | 6.2 g                         |
| エア接続ポート 1          | M7 (雄ネジ)                      |
| エア接続ポート 2          | 適用チューブ外径: 6mm                 |
| リリースリングの色          | 青                             |
| 材質                 | RoHS対応                        |
| 材質 ハウジング           | PBT                           |
| 材質情報 リリースリング       | POM                           |
| 材質 チューブパッキン        | NBR                           |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス                         |