


ワンタッチティーコネクタ QSMT-B-M3-3-20

部品番号: 132112
廃番予定品

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

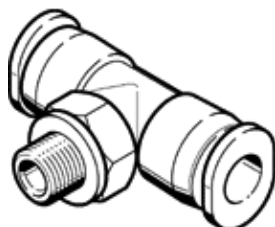

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ | MINI |
| オリフィス径 | 0.9 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 20 |
| 構造 | 押引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 最大締付トルク | 0.7 Nm |
| 質量 | 2 g |
| 出力数 | 2 |
| 供給配管数 | 1 |
| エア接続ポート 1 | M3 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 3mm |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質 チューブパッキン | NBR |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |