


隔壁ユニオン NPQP-H-Q8-E

部品番号: 132550

FESTO

製造中止予定品、2013年まで注文可能

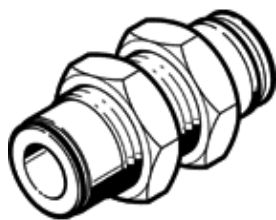

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 4.9 mm |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 14.3 g |
| エア接続ポート 1 | 適用チューブ外径: 8mm |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 8mm |
| 材質 | PWIS質を含む RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | PP |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |