


# Cartridge QSPKG10-3/16-U

部品番号: 132625

FESTO

ワンタッチコネクタ付き (ストレート)

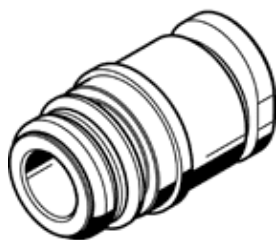

## データシート

| 特長                              | 値                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| サイズ                             | MINI                          |
| オリフィス径                          | 2.7 mm                        |
| 取付方向                            | 任意                            |
| 容器サイズ                           | 10                            |
| 構造                              | 押し引きの原理                       |
| 温度範囲での作動圧力                      | -0.95 ... 10 bar              |
| Maritime classification         | see certificate               |
| 作動流体                            | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC                     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| 周囲温度                            | -5 ... 60 °C                  |
| 質量                              | 2 g                           |
| エア接続ポート 1                       | QSP...10                      |
| エア接続ポート 2                       | 適用チューブ外径: 3/16"               |
| リリースリングの色                       | グレー                           |
| 材質                              | RoHS対応                        |
| Material housing                | 強化PA                          |
| Material release ring           | POM                           |
| Material of tubing seal         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw | ステンレス                         |