


# ソレノイドコイル MSFW-110-50/60-DS

部品番号: 13265

FESTO

DIN EN 175301 準拠標準プラグソケット

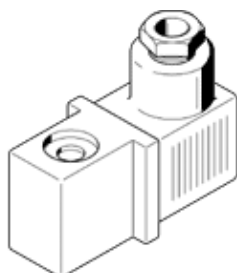

## データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	AC 110 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅