


ソレノイドコイル

MSFW-230-50/60-DS

部品番号: 13266

FESTO

DIN EN 175301 準拠標準プラグソケット

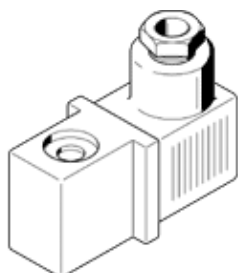

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 取付方向 | 任意 |
| 切換位置表示 | なし |
| 最短ピックアップ時間 | 10 ms |
| 定格 | 100 % |
| 力率 cos {phi} | 0.7 |
| コイル特性 | AC 230 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA |
| 周波数許容公差 | +/- 5 % |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| Maritime classification | see certificate |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -5 ... 40 °C |
| プラグの締付トルク | 0.4 Nm |
| 質量 | 55 g |
| 配線方式 | Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 準拠 |
| 取付方法 | 刻み付ナット |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material solenoid coil | Duroplast 銅 鋼 |
| Material winding | 銅 |