


# Cartridge QSPLKG10-1/8-U

部品番号: 132854

FESTO

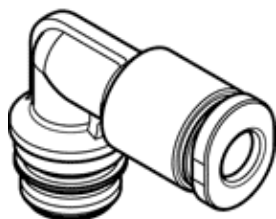

## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| サイズ   | MINI                          |
| オリフィス径  | 1.8 mm                        |
| 取付方向  | 任意                            |
| デザイン  | L-shape                       |
| 容器サイズ   | 10                            |
| 構造  | 押し引きの原理                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa              |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 10 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi           |
| Maritime classification                         | see certificate               |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度  | -5 ... 60 °C                  |
| 質量  | 2.1 g                         |
| 取付方法  | Mounting pin                  |
| エア接続ポート 1                                       | カートリッジ 10 mm                  |
| エア接続ポート 2                                       | 適用チューブ外径: 1/8"                |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 23 ... 140 °F                 |
| リリースリングの色                                       | グレー                           |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material housing                                | 強化PA                          |
| Material release ring                           | POM                           |
| Material of tubing seal                         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                         |