


# Cartridge QSPLLKG20-3/8-U

部品番号: 132867

FESTO

ワンタッチコネクタ付き (ロングエルボ)

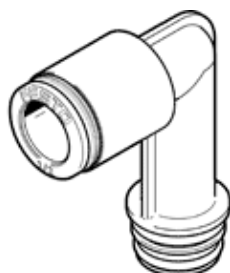

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5.7 mm
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	15 g
エア接続ポート 1	QSP...20
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3/8"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス