


ワンタッチエルボ

NPQP-L-R18-Q8-FD-P10

部品番号: 133055

FESTO

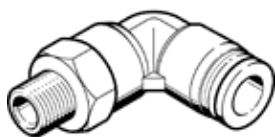

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 4.7 mm |
| デザイン | L-shape |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 7 g |
| 取付方法 | External hex A/F 14 |
| エア接続ポート 1 | R1/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径8mmのチューブ用 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |