 



マフラ付絞り弁 VFFK-C-K-M7-P

部品番号: 133141

FESTO

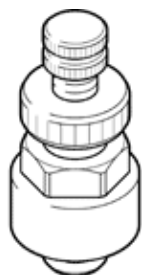

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	M7
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
締め付けトルク	3.8 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	5.8 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮ニッケルメッキ