


# ワンタッチエルボ

## QSL-1/2-10-50

部品番号: 133192

FESTO

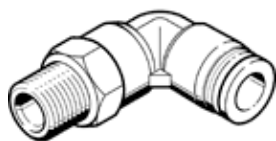

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	8.3 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	50
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	57 g
取付方法	External hex A/F 21
エア接続ポート 1	R1/2 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径16mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス