


マニホールド VABM-C8-12E-G14-16-M1-L

製品番号: 1361873

FESTO

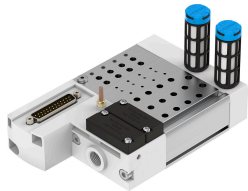

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法 | 12 mm |
| 最大バルブ連数 | 16 |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.6 Nm |
| 許容締付トルク 壁取付 | 5 Nm |
| 製品質量 | 1093 g |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| 空気圧ポート 3 | G1/4 |
| エア接続ポート 5 | G1/4 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |