


取付ブラケット PAML-MB-90-HP3

部品番号: 1367323

FESTO

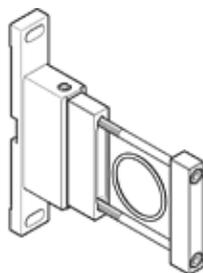

データシート

特長	値
サイズ	90
DN : 呼び径	36
シリーズ	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	300 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material module connector	鍛造アルミ合金
Material screws	ステンレス
Material bracket	鍛造アルミ合金