


# 真空パッド VASB-40-1/4-SI-B

部品番号: 1372910

FESTO

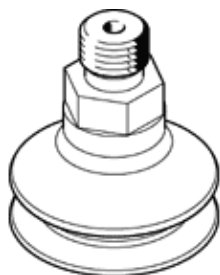

## データシート

| 特長                               | 値                           |
|----------------------------------|-----------------------------|
| サクシオンカップ高さ補正器                    | 13.7 mm                     |
| オリフィス径                           | 4 mm                        |
| 真空パッド径                           | 40 mm                       |
| 真空容量                             | 11.11 cm <sup>3</sup>       |
| ポート位置                            | 上面                          |
| 取付方向                             | 任意                          |
| 真空パッドの形状                         | 丸型、ベロー1.5段                  |
| Operating pressure MPa           | -0.095 ... 0 MPa            |
| 使用圧力                             | -0.95 ... 0 bar             |
| Operating pressure               | -13.775 ... 0 psi           |
| Nominal operating pressure       | -0.07 MPa                   |
| 使用圧力                             | -0.7 bar                    |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi                  |
| 作動流体                             | ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気 |
| 耐酸性クラス : CRC                     | 2 - 腐食ストレスほぼなし              |
| PWIS conformity                  | VDMA24364 zone III          |
| 食品安全                             | 補足の材質情報を参照                  |
| 周囲温度                             | -40 ... 200 °C              |
| 公称作動圧力の保持力                       | 58 N                        |
| 質量                               | 18 g                        |
| 取付方法                             | 真空ポートから                     |
| 真空接続ポート                          | G1/4                        |
| 色                                | 透明                          |
| シヨア硬度                            | 60 +/- 5                    |
| Material of threaded plug        | 鍛造アルミ合金                     |
| 材質                               | RoHS対応                      |
| Material suction cup             | VMQ (シリコン)                  |