


カップリング EAMD-32-32-14-16X20

部品番号: 1377840

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

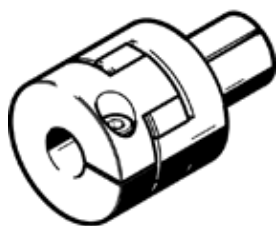

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	14 mm 16 mm
サイズ	32
基準長さ	32 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	14.5 kgmm ²
変換トルク	12.5 Nm
質量	124 g
材質	RoHS対応