 



タッチレバーバルブ TH/O-3-PK-3

部品番号: 13794

FESTO

チューブNW3用バブ形ニップル付
接続ポートの形によってノーマルオープンまたはノーマルクローズドになります。

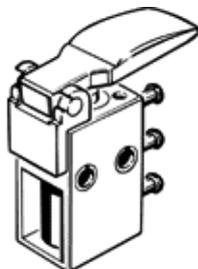

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
標準流量	80 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ピストンシート
オリフィス径	2.5 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
ノーマルクローズ時の起動力	8 N
ノーマルオープン時の起動力	6 N
質量	18 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
エア接続ポート 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	プラスチック