


真空パッド VAS-75-1/4-SI-B

製品番号: 1382165

FESTO

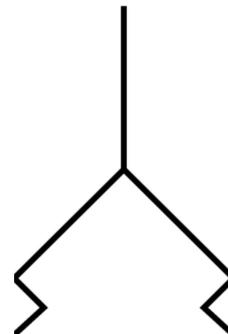

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	3.5 mm
呼び径	4 mm
サクシヨンカップ径	75 mm
サクシヨンカップ容量	18.3 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-40 -C...200 -C
公称使用圧力における保持力	245 N
製品質量	62 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	G1/4
色	透明
シヨア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)