


# 真空パッド VASB-8-M5-SI-B

製品番号: 1394696

FESTO

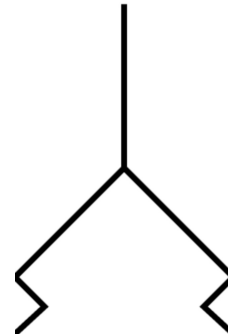

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	3.3 mm
呼び径	2 mm
サクシヨンカップ径	8 mm
サクシヨンカップ容量	0.163 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-40 -C...200 -C
公称使用圧力における保持力	2.6 N
製品質量	4 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M5
色	透明
シヨア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)