

 

# 真空パッド VAS-40-1/4-PUR-B

部品番号: 1396092

★ Core product range

Sealing ring is included in the scope of delivery.

FESTO

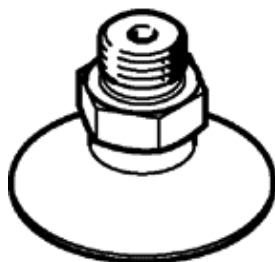

## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	3 mm
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	40 mm
真空容量	3.47 cm <sup>3</sup>
吸着盤の有効径	34.4 mm
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	60 N
質量	26 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	G1/4
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	亜鉛ダイカスト
材質	RoHS対応
Material suction cup	PUR