

 

真空パッド

VAS-75-1/4-PUR-B

部品番号: 1396096

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.

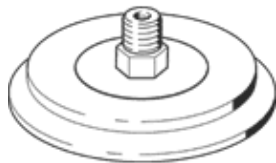

データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	3.5 mm
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	75 mm
真空容量	18.3 cm ³
吸着盤の有効径	67.4 mm
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
公称作動圧力の保持力	250 N
質量	77 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	G1/4
色	青
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	亜鉛ダイカスト
材質	RoHS対応
Material suction cup	PUR