


ソケット MSSD-E

部品番号: 14098

FESTO

JMEH、MEH、MOEH互換バルブとコイル

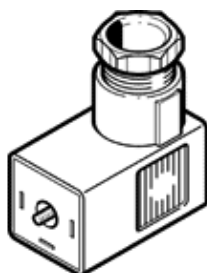

データシート

特長	値
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	8 g
配線方式1	傾斜ソケット、正方形のデザイン、3極、タイプC
配線方式2	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 300 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブル径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material seals	NBR