
 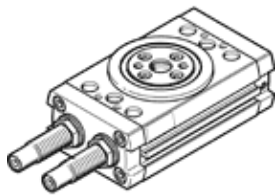


# ロータリアクチュエータ DRRD-20-180-FH-Y9A

部品番号: 1427379

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	20
衝撃吸収角度	72 deg
両端の角度調整範囲	+10 /-190 deg
回転角度	180 deg
クッション	Y9: 油圧ノーマルクッション (内部)
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
使用圧力	2 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.41 Nm
許容慣性モーメント	0.125 kgm <sup>2</sup>
質量	883 g
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	熱処理鋼
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 アルマイト処理