 



ソレノイドバルブ MFHE-3-1/4-B

部品番号: 14329

FESTO

安全始動弁 (手動操作付)
コイル、プラグは付属していません

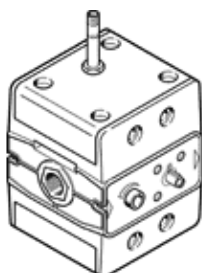

データシート

特長	値
構造	ポペット弁
流れ方向	逆流れ不可
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	2 ... 10 bar
標準流量	1,200 l/min
切換時間 off	80 ms
切換時間 on	12 ms
材質	RoHS対応
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
オリフィス径	8 mm