


接続プレート PAML-CP-90-HP3-G114

部品番号: 1448978

FESTO

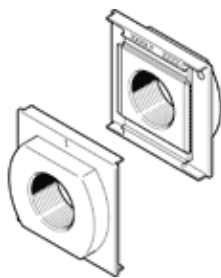

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|------------------------------|
| サイズ | 90 |
| DN : 呼び径 | 36 |
| シリーズ | L |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| 使用圧力 | 0 ... 50 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 流体温度 | 5 ... 60 °C |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 質量 | 500 g |
| エア接続ポート 1 | G1 1/4 |
| エア接続ポート 2 | G1 1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR |
| Material screws | ステンレス |