

ハイドロチェッカ YDR-25-40


 
部品番号: 14902

FESTO

円筒形

ショックアブソーバが短い周期 (30秒以下) で圧縮されるとしたら、元の位置に戻るのに0.

4秒程かかるでしょう。もし、6時間以上の長い周期だとするともとに戻る時間は1秒以上になるでしょう。

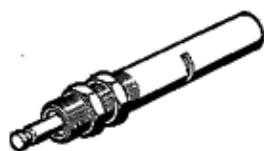

データシート

特長	値
サイズ	25
ストローク	40 mm
クッション	調整可 硬質
リセット時間 短	0.4 s
リセット時間 長	1 s
周囲温度	0 ... 80 °C
ストロークあたりの最大消費エネルギー	160 J
時間あたりの最大消費エネルギー	88,000 J
残存エネルギー	0.8 J
質量	900 g
取付方法	ロックナット付
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鋼 亜鉛メッキ