

# 規格シリンダ

 

## DNU-40- -PPV-A-S26

部品番号: 14926

FESTO

ISO 15552規格シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付  
廃番予定品、2008年まで供給可

典型的な表現

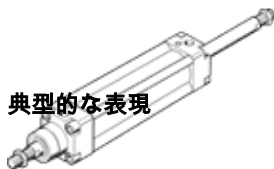

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M12x1,25
規格	ISO 6431
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S2 : 両ロッド S6 : 高温仕様
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 150 °C
認証	Germanischer Lloyd
クッションストローク	21 mm
0.6MPaで後退時の理論力	586 N
0.6MPaで前進時の理論力	586 N
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金 陽極化処理