


加算式カウンタ

PZA-A-B

部品番号: 14992

FESTO

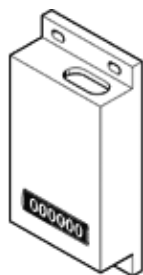

データシート

特長	値
構造	空気圧アクチュエータ付機械式シーケンスカウンタ
リターン方式	押しボタン、または空気圧式信号
表示	6桁
リリース圧力 駆動	0,2 ± 0,1 bar
リリース圧力 リターン	0,15 ± 0,1 bar
最低作動圧、ドライブユニット	0,6 ± 0,2 bar
最低作動圧、復帰位置	0,6 ± 0,2 bar
使用圧力	2 ... 8 bar
最小リセット圧力	2 bar
最低パルス長さ (ドライブユニット)	10 ms
最低パルス長さ (戻り側)	180 ms
最低停止時間 (ドライブユニット)	15 ms
最低停止時間 (戻り側)	50 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	155 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
Material housing	ABS