 



プログラミングケーブル NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

部品番号: 1501332

FESTO

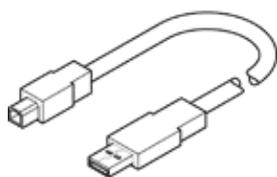

データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
取付方向	任意
配線方式1	4ピンUSB2.0タイプA, ストレートプラグ
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	USB 2.0 type B
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 占有芯/線数	4
配線方式2	4ピンUSB2.0タイプB, ストレートプラグ
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	USB 2.0 Typ A
電気接続ポート2, 芯/線数	4
電気接続ポート2, 占有芯/線数	4
ケーブル長さ	1.8 m
配線特長	標準
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし