


 
# ロータリアクチュエータ

## DRQ-40- -90-PPVJ-A

部品番号: 150180  
 廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。  
 揺動角度範囲：0~89°  
 製造中止予定品（2017年まで）です。代替品についてはホーム  
 ページでご確認ください。

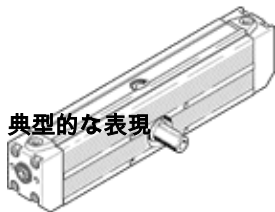

典型的な表現

## データシート

| 特長              | 値                           |
|-----------------|-----------------------------|
| サイズ             | 40                          |
| 衝撃吸収角度          | 96 deg                      |
| 両端の角度調整範囲       | -4 /+ 5 deg                 |
| 回転角度            | 90 deg                      |
| クッション           | 可変エアクッション                   |
| 取付方向            | 任意                          |
| 構造              | ラックピニオン                     |
| 位置検出            | 近接スイッチ用                     |
| 使用圧力            | 2.5 ... 10 bar              |
| 0.6MPa時の最大回転周波数 | 2.2 Hz                      |
| 運転モード           | 複動式                         |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度            | -10 ... 60 °C               |
| 6bar時の理論トルク     | 9 Nm                        |
| 許容慣性モーメント       | 0.005 kgm <sup>2</sup>      |
| 質量              | 2,900 g                     |
| 取付方法            | 雌ネジ                         |
| 接続ポート径          | G1/4                        |
| 材質 駆動軸          | 浸炭鋼                         |
| 材質 シール          | TPE-U(PU)                   |