
 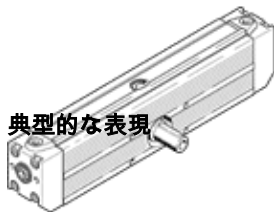


# ロータリアクチュエータ DRQ-80- -360-PPVJ-A

部品番号: 150191  
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。  
揺動角度範囲：271～359°  
製造中止予定品（2017年まで）です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。



典型的な表現

## データシート

特長	値
サイズ	80
衝撃吸収角度	65 deg
両端の角度調整範囲	-12 /+10 deg
回転角度	360 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	0.9 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	75 Nm
許容慣性モーメント	0.12 kgm <sup>2</sup>
質量	25,340 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G3/8
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU)