


# セミロータリアクチュエータ DRRD-40-180-FH-PA

製品番号: 1503269

FESTO

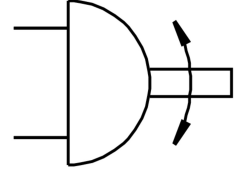

## データシート

特徴	値
サイズ	40
クッション角度	23 deg
回転角度の設定範囲 両側	+10 /-100 deg
回転角度	180 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
構造	ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動電圧	3 bar...8 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	24.1 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.67 000019
製品質量	6070 g
取付方法	オプション : 取付穴付 雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 : ドライブシャフト	焼戻し鋼
材質 : カバー	アルミ アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理