


近接スイッチ SIEN-4B-NS-S-L

部品番号: 150361

FESTO

誘導形、ノスイッチングギャップが標準の場合用

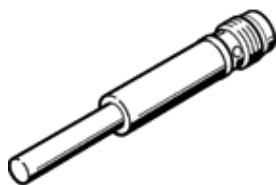

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|---|
| 適合または準拠規格 | EN 60947-5-2 |
| 認証 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 公称切換距離 | 0.8 mm 0.64 mm |
| 減少率 | アルミ = 0.4 SUS、St 18 / 8 = 0.7 銅 = 0.3 真鍮 = 0.4 スチール St 37 = 1,0 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 繰り返し精度 | 0.04 mm |
| 出力スイッチ | NPN |
| スイッチング機能 | ノーマルオープン接点 |
| スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
| 直流時の最高切換サイクル | 3,000 Hz |
| 最大出力電流 | 200 mA |
| 電圧降下 | 2 V |
| 短絡保護 | パルス |
| 使用電圧範囲 (DC) | 10 ... 30 V |
| 残存リップル | 10 % |
| 待機電流 | <= 10 mA |
| 誤極性保護 | 全ての電気配線に適用 |
| 配線方式 | 3ピン M8x1 プラグ |
| サイズ | 4 mm |
| 取付方法 | 固定 フラッシュ |
| 質量 | 9 g |
| Material housing | ステンレス |
| 切換状態表示 | 黄色LED |
| 保護仕様 | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |