 



近接スイッチ SIEN-M5B-NO-K-L

部品番号: 150372

FESTO

誘導形、ノスイッチングギャップが標準の場合用

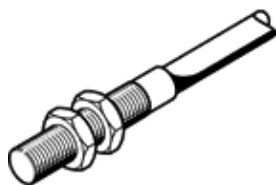

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	0.8 mm
周囲温度	-25 ... 70 °C
定条件時の繰り返し精度	0,01 mm
出カスイッチ	NPN
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
スイッチング周波数	5,000 Hz
最大出力電流	200 mA
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3芯式 ケーブル
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	M5x0,5
締付トルク	1.5 Nm
取付方法	フラッシュ
質量	33.6 g
Material housing	PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP67
サージの強さ	1 kV
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3