

 

ネジシリンダ

EGZ-16-5

部品番号: 15039

FESTO

シリンダハウジングの上に貫通雄ネジ付

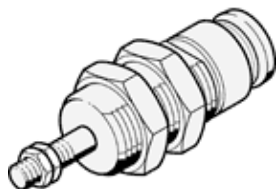

データシート

| 特長 | 値 |
|---|-----------------------------|
| ストローク | 5 mm |
| ピストン径 | 16 mm |
| クッション | クッションなし |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 単動 スプリングプッシュタイプ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド シリンダチューブ |
| 位置検出 | なし |
| バリエーション | 片ロッド |
| 使用圧力 | 2 ... 8 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 109 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 109 N |
| 取付方法 | 雄ネジ ロックナット付 オプション |
| 接続ポート径 | M5 |
| Material cover | POM |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | 真鍮 ニッケルメッキ |
| Material piston rod | ステンレス |