


クランプモジュール EV-16-4

製品番号: 150682

FESTO

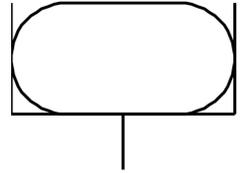

データシート

特徴	値
ストローク	4 mm
クランプ面	Ø16
取付位置	任意
機能	単動式
使用圧力	0.6 MPa 87 000032
作動電圧	6 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...40 -C
製品質量	15 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M3
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質メンブレン	TPE-U(PU)