 



# スピードコントローラ GRLA-1/8-PK-6-RS-B

部品番号: 151171

FESTO

排気流量制御弁、スィベルジョイント付。

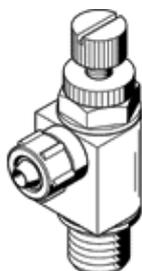

## データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	PK-6ユニオンナット付
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	300 l/min
自由流れの方向時の標準流量	210 ... 290 l/min
使用圧力	0.3 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
認証	Germanischer Lloyd
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	455 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	320 ... 440 l/min
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	6 Nm
質量	26 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スィベル	亜鉛ダイカスト