

近接スイッチ SMEO-4U-S-LED-24 B

 

部品番号: 151526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

リードコンタクト、発光ダイオード付、取付けキット無し

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

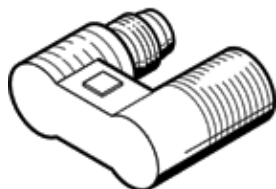

データシート

特長	値
デザイン	丸形
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 60 °C
繰り返し精度	0.2 mm
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 (ON)	<= 0.5 ms
応答時間	0.03 ms
スイッチング周波数	800 Hz
最大出力電流	500 mA
接点容量 DC	10 W
保護回路	MZ、MY、MEコイルに連結
短絡保護	なし
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 27 V
残存リップル	10 %
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	3
取付方法	アクセサリ
取付方向	任意
質量	6 g
Material housing	PET
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L