


ソケット MSSD-EB

部品番号: 151687

★ Core product range

DIN EN 175 301-C準拠バルブとコイル

FESTO

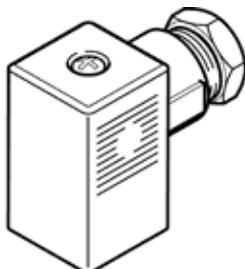

データシート

特長	値
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
ケーブル取出し	エルボ
ケーブル取出しについて	90° rotatable
取付方向	任意
質量	11 g
配線方式	3ピン プラグソケット エルボ形プラグソケット Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 DIN EN 61984準拠 角形 MSEB 角形 MSN2
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 芯線数	3
配線方式2	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 300 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
許容電流負荷	6 A
サージの強さ	4 kV
アース接続	可能
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブル径	6 ... 8 mm
ケーブルの最大直径	7.5 mm
導管定格断面	<= 0.75 mm ²
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP65 IEC 90529
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-45 ... 90 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
Material housing	プラスチック
ハウジングカラー	黒
Material seals	NBR