


プラグソケット付ケーブル KMEB-1-24-2.5-LED

部品番号: 151688

★ Core product range

VUVB、MEBH、MOEBH各シリーズにはN2コイルが搭載されています。

FESTO

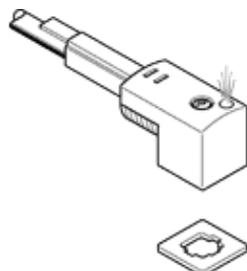

データシート

特長	値
信号状態表示	黄色LED
取付方向	任意
質量	125 g
配線方式1	EN175301-803によると、Cタイプを形成することができる
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	3
作動電圧 DC	24 V
サージの強さ	0.8 kV
アース接続	可能
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
ケーブル径	5.2 mm
ケーブルの構造	3x0,5
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 (銀めっき)