


発光パッキング

MEB-LD-12-24DC

部品番号: 151717

FESTO

MEBバルブ用

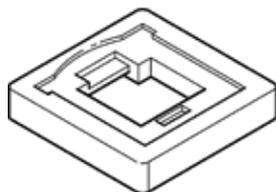

データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
質量	0.6 g
配線方式	Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 角形 MSEB
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
アース接続	可能
発光シールの消費電力	0.05 W
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
色	透明