 



エアタンク VZS-10-B

部品番号: 151923

FESTO

EU指令87/404/EEC及びEN286-1 : 1998対応
2011年廃番予定品

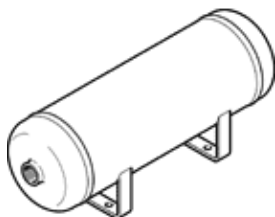

データシート

特長	値
容量	10 l
取付方向	ドレンを下へ落とす
適合または準拠規格	EN 286-1
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	窒素 圧縮エア
CEマーク	EU簡易圧力容器指令準拠
耐酸性クラス: CRC	4
流体温度	-10 ... 100 °C
周囲温度	-10 ... 100 °C
認証	TÜV
最大締め付けトルク 接続ネジ	130 Nm
最大締め付けトルク ドレン抜き	27 Nm
質量	6,000 g
取付方法	取付穴
ドレン抜きホース接続口	G3/8
接続ポート径	G1
材質	銅、PTFEフリー
材質 エアタンク	鋼 塗装された