


# リニアアクチュエータ

## DGO-1/2"-P-A-B

部品番号: 15227

FESTO

スイッチ取付可 マグネットカップリング  
Old part no. 13003431

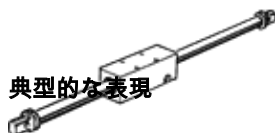

## データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 157 "
ピストン径	1/2"
クッション	P : 固定クッション
ガイド	滑りガイド
使用圧力	2 ... 7 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
接続ポート径	10-32 UNF-2B